


Reihen-Anschlussplatte VIGK-04-D-1-NPT

Teilenummer: 30428

FESTO

für Ventilinsel

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

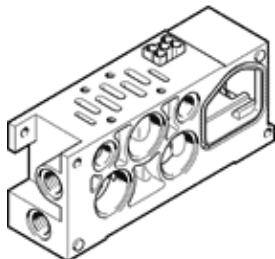

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	149 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 4	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 5	NPT1/2-14
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss