


# Fronteinheit ERMH-8-E17-30

Teilenummer: 3385151  
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

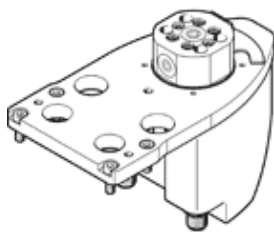

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Drehmodul
Einbaulage	beliebig
Drehwinkel	endlos
Getriebeübersetzung	30:1
Nenn Drehmoment	0,75 Nm
Wiederholgenauigkeit	±0,01 °
Max. Axialkraft	200 N
Produktgewicht	1.095 g
Einschaltdauer	100 %
Nennstrom Motor	0,31 A
Motorart	Servomotor
Max. Abtriebsdrehzahl	200 1/min
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Nennleistung Motor	9,2 W
Spitzenstrom	0,61 A
Max. Kippmoment statisch	15 Nm
Spitzendrehmoment	1,8 Nm
Zulässiges Lastmassenträgheitsmoment	0,0026 kgm <sup>2</sup>
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform