


# Vakuumsaugventil ISV-3/8

Teilenummer: 33971

FESTO

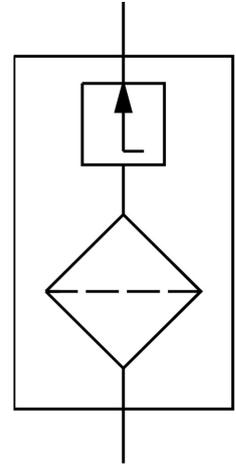

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	G3/8
Abwurfimpulstauglichkeit	8 MPa 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1.5 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	33 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Aluminium-Knetlegierung Edelstahlgewebe
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM