 



Magnetventil MYH-3-2,3-L-LED

Teilenummer: 34301

FESTO

Mini-Pneumatik, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.

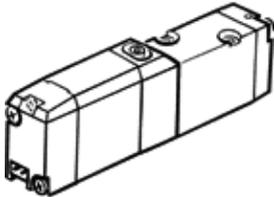

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Normalnennendurchfluss	190 l/min
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Schutzart	IP40 mit Steckdose
Nennweite	2,3 mm
Steuerart	vorgesteuert
Schaltzeit aus	23 ms
Schaltzeit ein	8 ms
Einschaltdauer	100%
Spulenkenwerte	24V DC: 1,8W
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	65 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 4	Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 5	Batterie-Modul
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss