


Magnetspule MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Teilenummer: 34412

FESTO

für Standardsteckdose nach DIN EN 175301.

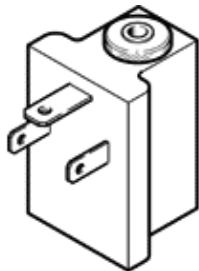

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100 %
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkenwerte	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 5 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Max. Anziehdrehmoment Steckdose	0,4 Nm
Produktgewicht	55 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer