


Führungseinheit FENG-40- -KF

Teilenummer: 34488

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.

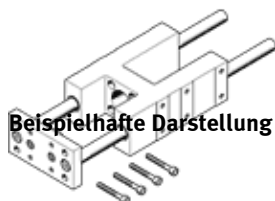

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub	10 ... 500 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft Fy	1.000 N
Max. Kraft Fy statisch	1.260 N
Max. Kraft Fz	1.000 N
Max. Kraft Fz statisch	1.260 N
Max. Moment Mx	44 Nm
Max. Moment Mx statisch	55 Nm
Max. Moment My	52 Nm
Max. Moment My statisch	65 Nm
Max. Moment Mz	52 Nm
Max. Moment Mz statisch	65 Nm
Verschiebekraft	15 N
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	32 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	2.370 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	32 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	57 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4,7 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert