


Schwenkflansch SNGB-125

Teilenummer: 34546
Auslaufprodukt

FESTO

für Zylinder DNG, DNGU, passender Lagerbock LN, LSN.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

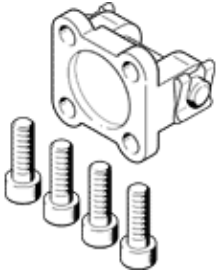

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	125
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C
Produktgewicht	1.750 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Befestigung	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Lager	Kunststoff
Werkstoffinformation Schrauben	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Sicherung	Federstahl, verzinkt