

 

# Schwenkantrieb DRQ-20-90-PPVJ-A

Teilenummer: 35204  
Auslaufprodukt

FESTO

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und  
spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

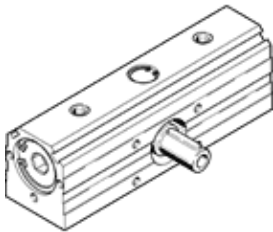

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Dämpfungswinkel	78,3 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig	-4 /+ 4 deg
Schwenkwinkel	90 deg
Dämpfung	PPVJ: Pneumatische Dämpfung, justierbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2,5 ... 10 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar	3,4 Hz
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar	1 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,0003 kgm <sup>2</sup>
Produktgewicht	730 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffinformation Antriebswelle	Einsatzstahl
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU) NBR