

 

Schrägsitzventil

VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-40-EX4

Teilenummer: 3539024

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.

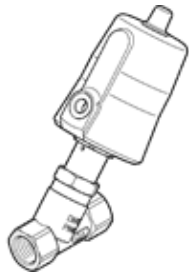

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Betätigungsart	pneumatisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	G1/2
Nennweite DN	15
Nennweite	13 mm
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Mediumsdruck	0 ... 40 bar
Nenndruck Armatur	40
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	fremdgesteuert
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Betriebsdruck	6 ... 10 bar
Medium	Dampf Inerte Gase gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Max. Viskosität	600 mm ² /s
Mediumstemperatur	-40 ... 200 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Durchfluss Kv	3,8 m ³ /h
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Edelstahlguss
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4408
Werkstoff Antriebskopf	Edelstahl
Werkstoff Spindeldichtung	PTFE
Werkstoff Sitzdichtung	PTFE
Produktgewicht	1.300 g
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	c TX X
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	c TX X
Ex-Umgebungstemperatur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung