


Faltenbalg-Saugnapf VASB-55-1/4-PUR

Teilenummer: 35421

FESTO

mit Dichtring OL.

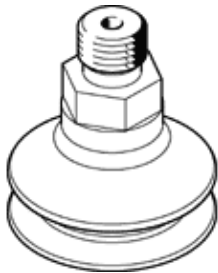

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------------|---|
| Nennweite | 4 mm |
| Sauger-Durchmesser | 55 mm |
| Wirksamer Saugdurchmesser | 44 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumschlus oben rund, Faltenbalg 1,5fach |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 106 N |
| Befestigungsgewinde | G1/4 |
| Saugerbefestigung | G 1/4 |
| Vakuumschlus | G1/4 |
| Shore-Härte | 62 |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | Zink-Druckguss |
| Werkstoffinformation Sauger | TPE-U(PU) |