


Magnetspule

VACC-S18-70-K5-7-U2D

Teilenummer: 3546876

FESTO

für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 48 V AC und DC, druckfeste Kapselung.

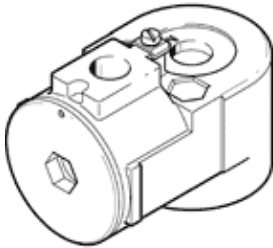

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	48 V DC: 7 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex-Umgebungstemperatur	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	1.700 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Aluminium-Knetlegierung Grauguss