


L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-1/8-PK-3

Teilenummer: 35985

FESTO

Schwenkbar, mit verlängertem Gehäuseteil, für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring.

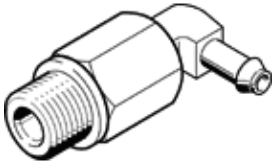

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 2 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium Zink-Druckguss |