 



Pneumatikventil VL/O-3-PK-3X2

Teilenummer: 4245

FESTO

Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang.

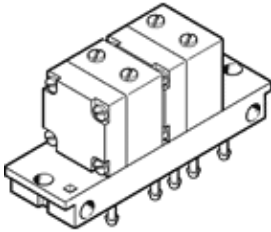

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Normalnennndurchfluss	100 l/min
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Schaltzeit aus	50 ms
Schaltzeit ein	12 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	180 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss