


Axialbausatz EAMM-A-V32-42A

Teilenummer: 4281142

★ Kernprogramm

FESTO

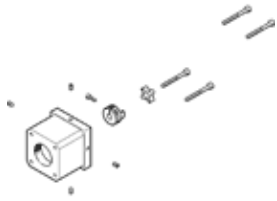

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	40 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,19 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	120 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform