


# Axialbausatz EAMM-A-V32-40P

Teilenummer: 4595742

★ Kernprogramm

FESTO

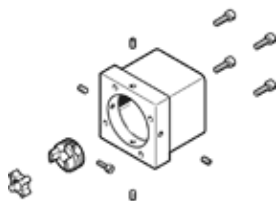

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	41 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	110 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform