


# Axialbausatz EAMM-A-T42-87A

Teilenummer: 4610008

★ Kernprogramm

FESTO

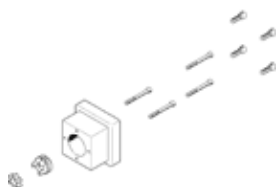

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nennlänge                   | 45 mm                 |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 8.000 1/min           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 3,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 10 Nm                 |
| Produktgewicht              | 400 g                 |
| Schnittstellencode Aktuator | T42                   |
| Schnittstellencode Motor In | 87A                   |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform          |