


Kunststoffschlauch PAN-V0-6X1-GN

Teilenummer: 525470

FESTO

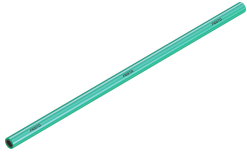

Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|--|--|
| Außen-Ø | 8 mm |
| Außendurchmesser für Steckverschraubung | 6 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 30 mm |
| Innen-Ø | 4 mm |
| Min. Biegeradius | 13 mm |
| Schlaucheigenschaften | energiekettentauglich |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Mineralöl: max. 0,3 MPa bei max. 90 °C Wasser: max. 0,3 MPa bei max. 90 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 V-0 (Ummantelung) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -30 °C...90 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.049 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm |
| Farbe | grün |
| Shore-Härte | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PA12-P PVC-P |