


Anschlussblock VIGI-04-D-1-3/8

Teilenummer: 525572

FESTO

für Ventilinsel

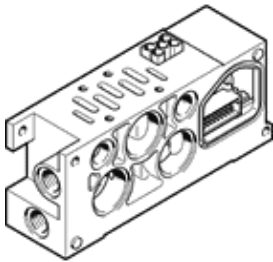

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---------------------------------------|
| Nennweite | 8 mm |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | G1/8 |
| Anschluss Steuerluft 14 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/2 |
| Werkstoffinformation Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss |