

 

Nahrungsschalter

SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Teilenummer: 525907

FESTO

elektrisch, mit Reed-Kontakt, Zweidrahtausfuhrung, fur Antriebe mit Sensornut 8, Montage von oben, mit Kabel.

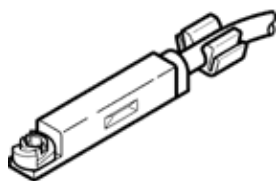

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 30 V
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar ohne Funktion der LED
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Kabellange	2,5 m
Elektrischer Anschluss	2-adrig Kabel
Bauform	fur T-Nut
Kurzschlussfestigkeit	nein
Messprinzip	magnetisch Reed
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Ausschaltzeit	0,05 ms
Einschaltzeit	0,6 ms
Max. Schaltleistung DC	3 W
Spannungsfall	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Anziehdrehmoment	0,6 Nm
Produktgewicht	27 g
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehause	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR