


Naherungsschalter SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8D

Teilenummer: 526671

FESTO

elektrisch, mit Reed-Kontakt, fur Antriebe mit Sensornut 10, Montage von oben, mit Stecker M8.

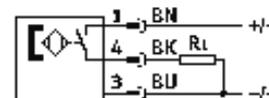

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur Rundnut
Entspricht Norm	DIN EN 60947-5-2
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	≤ 0,5 ms
Ausschaltzeit	≤ 0,03 ms
Max. Schaltfrequenz	800 Hz
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung AC	10 VA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Spannungsfall	0 V
Kurzschlussfestigkeit	nein
uberlastfestigkeit	nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC	10 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker M8x1 3-polig
Abgangsrichtung Anschluss	quer
Kabellange	0,3 m
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut von oben in Nut einsetzbar
Anziehdrehmoment	0,2 Nm
Produktgewicht	6,8 g
Werkstoffinformation Gehause	vernickelt Messing PPS TPE-U(PU) hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Schutzart	IP65 IP67
Isolationsspannung	50 V
Stospannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3