

# Wartungseinheit FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

Teilenummer: 527865

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

**FESTO**

mit Gewindeanschlussplatte, mit Manometer, halbautomatischer Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

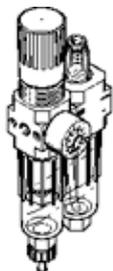

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	3 cm <sup>3</sup>
Filterfeinheit	5 µm
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0,3 bar
Normalnennndurchfluss	160 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	149 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale	PC