


# Bediengerät CPX-MMI-1

Teilenummer: 529043

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX.

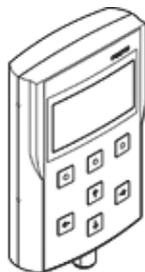

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	81 mm
Höhe	28 mm
Länge	137 mm
Max. Länge Anschlusskabel	15 m
Anzeige	128 x 64 Pixel LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente	3 Funktionstasten 4 Pfeiltasten Folientastatur
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Datenschnittstelle	RS232-Schnittstelle 57,6Kbaud M12-Buchse 4-polig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Spannungsversorgung	wird vom angeschlossenen Gerät zur Verfügung gestellt
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	50 - 60 mA
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	PELV
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	150 g
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt