
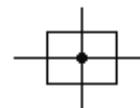


Abzweigmodul MS4-FRM-1/8-Z

Teilenummer: 529562

FESTO

Durchflussrichtung von rechts nach links.

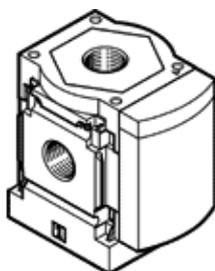

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 ... 14 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	1.800 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	1.600 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	1.700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	165 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss