 



# Abzweigmodul MS6-FRM-3/8-Y-Z

Teilenummer: 529863

FESTO

mit Druckschalter ohne Anzeige, Durchflussrichtung von rechts nach links.

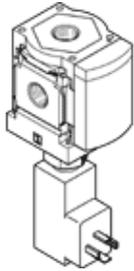

## Datenblatt

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Einbaulage   | beliebig   |
| Konstruktiver Aufbau                                 | Abzweigmodul   |
| Betriebsdruck  | 0 ... 12 bar   |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 9.200 l/min  |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach oben                | 4.700 l/min  |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach unten               | 4.800 l/min  |
| Betriebsmedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium               | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 2  |
| Lagertemperatur                                      | -10 ... 60 °C  |
| Mediumstemperatur                                    | -10 ... 60 °C  |
| Umgebungstemperatur                                  | -10 ... 60 °C  |
| Produktgewicht                                       | 736 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                            | G3/8   |
| Pneumatischer Anschluss 2                            | G3/8   |
| Pneumatischer Anschluss 3                            | G1/2   |
| Pneumatischer Anschluss 4                            | G1/2   |
| Werkstoffhinweis                                     | RoHS konform   |
| Werkstoffinformation Gehäuse                         | Aluminium-Druckguss  |