


Motorflansch EAMF-A-28A-42A

Teilenummer: 530080

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.

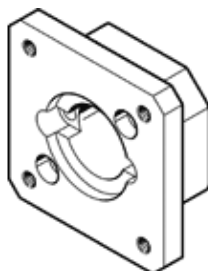

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Schnittstellencode Motor In	42A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28A
Werkstoffhinweis	RoHS konform