


# Kupplung EAMC-30-35-6-6.35

Teilenummer: 530087

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.

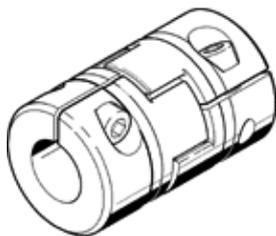

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Aufnahmedurchmesser 2	6,35 mm
Baugröße	30
Nennlänge	35 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	7,5 Nm
Produktgewicht	45 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform