 



# Öler MS4N-LOE-1/4-R-Z

Teilenummer: 531704

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links.

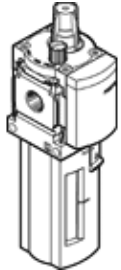

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	30 ml
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Eingangsdruk 1	1 ... 12 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	40 l/min
Normalnennndurchfluss	2.200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Öl-Viskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	194 g
Befestigungsart	mit Zubehör wahlweise: Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/4-18
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC