
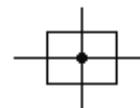


# Abzweigmodul MS6N-FRM-1/4-Y-Z

Teilenummer: 531974

FESTO

mit Druckschalter ohne Anzeige, Durchflussrichtung von rechts nach links.

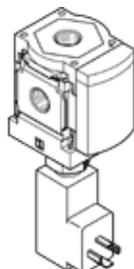

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	3.300 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	6.570 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	6.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	778 g
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 4	NPT1/2-14
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss