


# Elektrik-Stecksocket MHAP-PI-1

Teilenummer: 532182

FESTO

für Anschluss- und Batterieblöcke MHA1-P...-PI und MHP1-P...-PI.

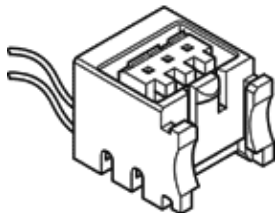

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	Clip
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 60$ V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabellänge	1 m
Kabeldurchmesser	1 mm
Kabelaufbau	2x0,14
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Kupferlegierung verzinkt