


Checkbox CHB-C-C

Teilenummer: 532271

FESTO

kompakte Bauform

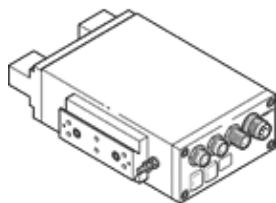

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Teiledurchmesser	25 mm
Zählfunktion	nein
Schutzart	IP64
Anschluss für Encoder	nach RS 485 Spezifikation
Breite	60 mm
Höhe	260 mm
Länge	150 mm
Max. Teilelänge	Abhängig von Bandgeschwindigkeit und geforderter Auflösung
Min. Teiledurchmesser	0,5 mm
Min. Teilelänge	1 mm
Ausgänge	Teil gut und richtig orientiert Teil gut aber falsch orientiert Teil falsch Steuerung Fördergerät Bandsteuerung / Betriebsbereit
Eingänge	Stausensor 1
Max. Anzahl verschiedener Orientierungen pro Typspeicher	8
Max. Anzahl Typenspeicher	1
Mengenvorwahl	Software CheckKon
Absicherung intern	8 A Schmelzsicherung
Elektronische Begrenzung der Ausgänge auf	700 mA
Max. Summenstrom am Anschluss PLC	1 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen	750 mA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 15 %
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Umgebungsbedingungen	trocken Abschirmung vor extremen Fremdlichteinflüssen möglichst saubere Umgebungsluft
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Auflösung Kamera	6/100 mm
Belichtungszeit	128 ... 1.024 µs
Diagnoseschnittstelle	RS232-Schnittstelle 115 Kbaud Dose M12x1 4-polig