


# Motorflansch EAMF-A-64A/C-80G

Teilenummer: 533139

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.

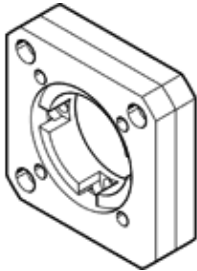

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Schnittstellencode Motor In	80G
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	64A 64C
Werkstoffhinweis	RoHS konform