


Steckverschraubung QB-10-32-UNF-3/16-U

Teilenummer: 533268

FESTO

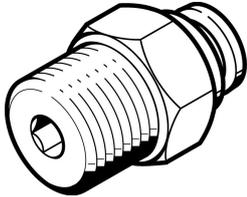

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,098 in
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,11 ft-lbf
Produktgewicht	221 oz
Befestigungsart	Außensechskant 7/16 Innensechskant 3/32
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 10-32 UNF-2A
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3/16" "
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei