



Feinfilter

MS4-LFM-1/4-BRM-DA-Z

Teilenummer: 536820

FESTO

 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von rechts nach links.

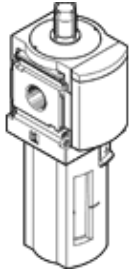

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	1 µm
Filterwirkungsgrad	99,99 %
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Max. Kondensatmenge	19 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Differenzdruckanzeige	Optische Anzeige
Betriebsdruck	0 ... 14 bar
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	360 l/min
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	54 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [2:7:3]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Restölgehalt	0,5 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	190 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC