


Ventilinsel VTUB

Teilenummer: 537662

FESTO

Ventilinsel VTUB.

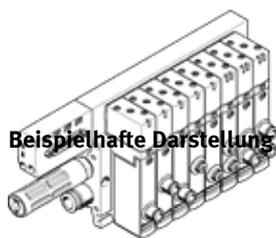

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil 4/2 bistabil 4/2 monostabil
Ventilgröße	20 mm
Max. Normalnenndurchfluss	1000 l/min bei 20 mm
Normalnenndurchfluss	200 ... 1.000 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Einzelanschluss Multipol
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Nennweite	7 mm
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Inseltyp	24
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	extern intern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilinselaufbau	Festraster
Signalzustandsanzeige	LED
Steuerdruck	2 ... 8 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Anschluss Steuerabluft 82	nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 84	nicht gefasst
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	FPM HNBR NBR