 



Feldbusadapter FBA-PB-SUB-9-3XM12

Teilenummer: 537934
Auslaufprodukt

FESTO

für die Anbindung an PROFIBUS.

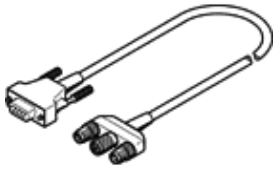

Datenblatt

Merkmal	Wert
Protokoll	PROFIBUS
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	7
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	2x Schraube 4-40 UNC
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite Busanschluss ankommend (A), Busanschluss weiterführend (B), Spannungsversorgung Bus (C)
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	rund (A), (B), (C)
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker (A), Dose (B), Stecker (C)
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade (A), (B), (C)
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Kabellänge	0,11 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	7x0,14 geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)