


# Steuerschieber VHER-BH-M04C-M05-LD

Teilenummer: 538190

FESTO

in Kunststoffausführung, mit Positionsabfrage der Handhebelstellung, 4/3 Wegeventilfunktion in Grundstellung geschlossen, abschließbar in drei Hebelstellungen, Abgangsrichtung zur Seite.

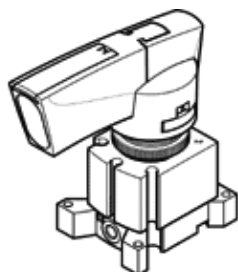

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	4/3 geschlossen
Betätigungsart	manuell
Normalnenndurchfluss	170 l/min
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Dreh-Schieber
Nennweite	4 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungssicherung	mit Zubehör schließbar
Dichtprinzip	hart
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Überschneidungsfreiheit	ja
Signalzustandsanzeige	mit Zubehör
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Betätigungsmoment	0,6 Nm
Produktgewicht	95 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Pneumatischer Anschluss 4	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt