


Anschlussleitung NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Teilenummer: 538225

FESTO

für Multipolanschluss an Ventilinsel VTUB, mit Sub-D Stecker, 25 polig.

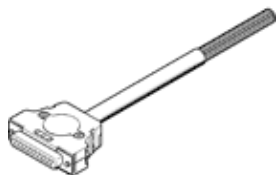

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40 UNC-2B
Produktgewicht	490 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose Sub-D, 25-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 25-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	105 mm
Kabeldurchmesser	10,5 mm
Kabelaufbau	20x0,25+5x0,34
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Dichtungen	TPE-O