


# Mitnehmer FKC-18

Teilenummer: 538714

FESTO

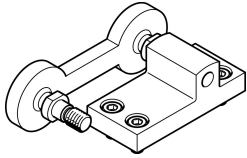

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	18
Radialabweichung +/-	2.5 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	3000 N
Langzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	1400 N
Produktgewicht	96.8 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gelenk	PA-verstärkt
Werkstoff Kugelzapfen	hochlegierter Stahl
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung