


Steckdose MSSD-EB-M12

Teilenummer: 539712

FESTO

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301,
Bauform C.

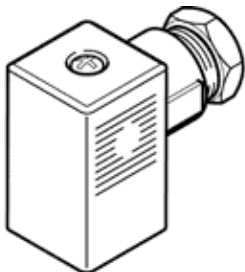

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	50
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803 viereckige Bauform
Kabelverschraubung	M12
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	HNBR