


# Anschlussblock CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP

Teilenummer: 539896  
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel CPA-SC.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

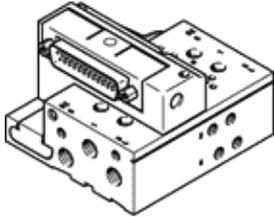

## Datenblatt

| Merkmal                              | Wert  |
|--------------------------------------|---|
| Rastermaß                            | 10,5 mm   |
| Druckzonentrennung                   | 1 und 3 und 5   |
| Einbaulage                           | beliebig  |
| Max. Anzahl der Ventilplätze         | 2   |
| Ventilplatz-Kennzeichnung            | Schild  |
| Betriebsdruck                        | 10 bar  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK   | 2   |
| Mediumtemperatur                     | -5 ... 50 °C  |
| Schalldruckpegel                     | 85 dB(A)  |
| Schutzart                            | IP40  |
| Umgebungstemperatur                  | -5 ... 50 °C  |
| Zulassung                            | c UL us - Recognized (OL)                             |
| Produktgewicht                       | 430 g   |
| Ventilschnittstelle elektrisch       | 3-polig   |
| Befestigungsart Anschlussplatte      | mit Durchgangsbohrung<br>mit Hutschiene               |
| Befestigungsart                      | wahlweise:<br>mit Durchgangsbohrung<br>mit Hutschiene |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14      | M5  |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12         | M5  |
| Anschluss Atmungsöffnung             | M5  |
| Anschluss Steuerabluft 82            | M5  |
| Anschluss Steuerabluft 82/84         | M5  |
| Pneumatischer Anschluss 1            | G1/8  |
| Pneumatischer Anschluss 2            | M5  |
| Pneumatischer Anschluss 3            | G1/8  |
| Pneumatischer Anschluss 4            | M5  |
| Pneumatischer Anschluss 5            | G1/8  |
| Werkstoffinformation Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung<br>eloxiert                   |