
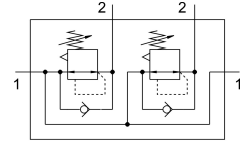


# Druckregelventil-Batterie LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Teilenummer: 540040

FESTO

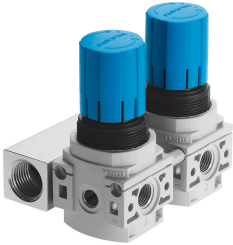

## Datenblatt

Merkm al	Wert
Baugröße	Mini
Baureihe	DB
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	auf P-Leiste direktgesteuertes Kolbenregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Betriebsdruck	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Druckregelbereich	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
Max. Druckhysterese	0.5 bar
Normalnenndurchfluss	1000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Verschlusschraube	Stahl verzinkt
Werkstoff Abstandsbolzen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtring	PVC
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt