


Einschaltventil MS4N-EM1-1/4-Z

Teilenummer: 541283

FESTO

manuell, Durchflussrichtung von rechts nach links.

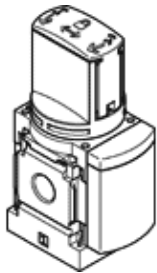

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Konstruktiver Aufbau | Dreh-Schieber |
| Betätigungsart | manuell |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Steuerart | direkt |
| Ventilfunktion | 3/2 bistabil |
| Betriebsdruck | 0 ... 14 bar |
| C-Wert | 9 l/sbar |
| b-Wert | 0,39 |
| Normalnennndurchfluss | 2.200 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Einbaulage | beliebig |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Produktgewicht | 190 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 1/4 NPT |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |