 



T-Steckverbindung NEDU-M8D3-M12T4

Teilenummer: 541597

FESTO

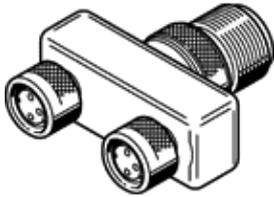

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Anschlusshäufigkeit	500
Betriebsspannungsbereich AC	60 V
Betriebsspannungsbereich DC	60 V
Nennbetriebsspannung AC	60 V
Nennbetriebsspannung DC	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,3 Nm bei M8 0,5 Nm bei M12
Produktgewicht	16,9 g
Elektrischer Anschluss	nach EN 60947-5-2 Stecker / Dosen M12x1 / M8x1 4-polig / 3-polig
Befestigungsart	einschraubbar
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing verchromt vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)-verstärkt
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet