


# Verbindungsleitung NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Teilenummer: 542129

FESTO

für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren.

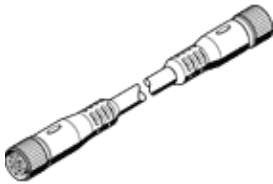

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Standard
Schaltstellungsanzeige	nein
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 70 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,6 Nm bei M12x1
Min. Kabel-Biegeradius	52 mm
Produktgewicht	26 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 4-polig, A-codiert
Kabelaufbau	4x0,34
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabellänge	0,15 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	mit Gewindestecker mit Überwurfmutter
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Dichtungen	FPM
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Schrauben	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Steckkontakte	Dose vergoldet Kupfer-Legierung Stecker vergoldet