


# Verbindungsleitung NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Teilenummer: 542135

FESTO

vorkonfektioniert, für CPE10/14-M1BH Ventile.

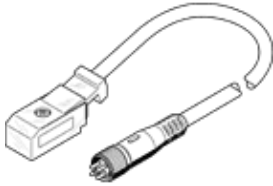

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	1 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,6 Nm bei M12x1 0,25 Nm bei M2
Min. Kabel-Biegeradius	42 mm
Produktgewicht	48 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 2-polig, MSZC
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 5-polig, A-codiert
Kabelaufbau	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabellänge	2,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2 mit Gewindestecker
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Schrauben	Stahl Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Steckkontakte	Dose verzinkt Kupfer-Legierung Stecker vergoldet