


Axialbausatz EAMM-A-D40-42C

Teilenummer: 543156

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

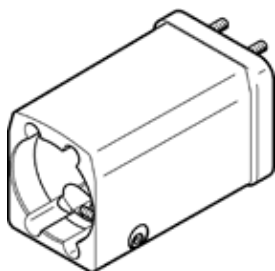

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	370 g
Schnittstellencode Aktuator	D40A D40C
Schnittstellencode Motor In	42C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform