


Membran-Lufttrockner MS4N-LDM1-1/8-P10-Z

Teilenummer: 543635

FESTO

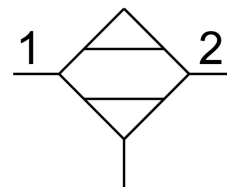

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 4 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Membrantrockner |
| Betriebsdruck | 3 bar...12.5 bar |
| Normalnennendurchfluss | 100 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Druck-Taupunkt-Absenkung | 20 K |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 °C...60 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Mediumstemperatur | 2 °C...50 °C |
| Umgebungstemperatur | 2 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 0,53 kg |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/8 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |