

Anschlussblock CPE10-PRS-1/4-3


Teilenummer: 543822

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für CPE-Ventile.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

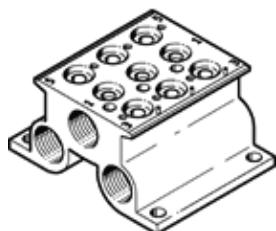

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|------------------------------------|
| Rastermaß | 16 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 3 |
| Max. Anzahl der Druckzonen | 2 |
| Berstdruck | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Betriebsdruck Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 1,2 Nm |
| Produktgewicht | 179 g |
| Befestigungsart Anschlussblock | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |