 



T-Steckverbindung NEDU-M8D3-M8T4

Teilenummer: 544391

FESTO

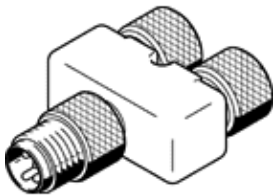

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Anschlusshäufigkeit	100
Betriebsspannungsbereich AC	32 V
Betriebsspannungsbereich DC	32 V
Nennbetriebsspannung AC	32 V
Nennbetriebsspannung DC	32 V
Strombelastbarkeit	2 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,3 Nm
Produktgewicht	9,5 g
Elektrischer Anschluss	nach EN 60947-5-2 Stecker / Dosen M8x1 / M8x1 4-polig / 3-polig
Befestigungsart	einschraubbar
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing verchromt vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet