


# Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S3-2-P1A3-G18

Teilenummer: 544435

FESTO

für Ventilinsel VDMA-01/02, Normanschlussbild nach 15407-1, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil.

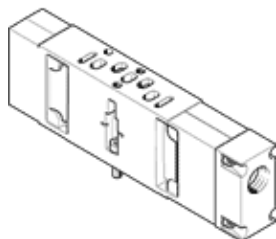

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Normalnennndurchfluss	500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	146 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss